


Câble patch à fibre optique LSZH duplex 50/125 multimode turquoise 10 Gb 2 m LC - SC

Product ID: A50FBLCSC2

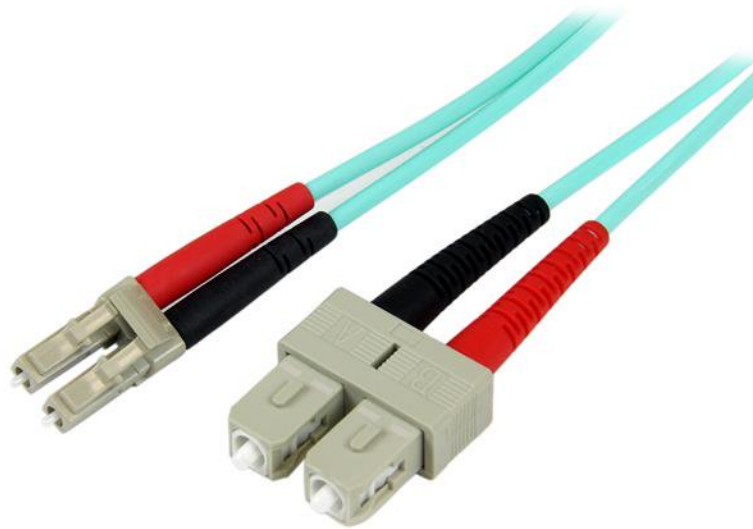

Le câble patch à fibre optique LSZH duplex 50/125 multimode turquoise 10 Gigabits 2 m A50FBLCSC2 est doté d'un connecteur LC (mâle) et d'un connecteur SC (mâle) et se compose d'une fibre optique turquoise OM3 de 50/125 microns pour des transferts de données fiables à des vitesses fulgurantes. Cela en fait le câble idéal pour les acheminements de câble à fibre optique entre plusieurs commutateurs, hubs et routeurs d'infrastructure, ainsi que de l'équipement réseau plus haut de gamme. Adapté à une vaste gamme d'environnements, le câble A50FBLCSC2 est protégé par une gaine ininflammable, LSZH (faible fumée, zéro halogène), pour une sécurité inégalée avec une production de fumée, une toxicité et une corrosion réduites au minimum en cas d'incendie. Cela en fait le choix idéal pour toute une variété d'environnements, dont les locaux industriels, les bureaux et les écoles, ainsi que les habitations où le code du bâtiment est à prendre en considération.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute vitesse
- Systèmes à large bande passante
- Télécommunication/communication de données
- Utilisé dans les environnements de réseau haute vitesse de 10 Gigabits

Features

- Design de câble plus durable
- Solution économique et compatible avec les longues distances
- La perte d'atténuation satisfait ou surpasse les normes de l'industrie
- Conçu pour être utilisé pour les applications Ethernet de 10 Gb

Matériel	Warranty	Lifetime
	Résistance au feu	LSZH (faible fumée, zéro halogène)
	Taille de la fibre optique	50/125
Performance	Calibre du câble	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Classification de la fibre optique	OM3
	Longueur d'onde	850nm
	Type de fibre optique	Multimode
	Vitesse max. de transfert de données	100 Gbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Fibre optique duplex LC Mâle
	Connecteur B	1 - Fibre optique duplex SC Mâle
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
	Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Turquoise
	Diamètre	3mm
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
	Poids du produit	1.3 oz [38 g]
Informations d'emballage	Package Height	2.2 in [56 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Poids brut	1.7 oz [47 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble patch à fibre optique LSZH duplex 50/125 multimode turquoise 10 Gb 2 m LC - SC

Product appearance and specifications are subject to change without notice.