

Konferenz Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port


Product ID: BOX4HDECP



Diese Konnektivitäts-Box für Konferenztische kann verdeckt in einem Tisch installiert werden und dient zum Anschließen eines VGA-, Mini DisplayPort-, HDMI- oder Composite-Videoquellen an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an. Wenn der Video-Switch nicht verwendet wird, können Sie die elegante Abdeckblende über die Anschlüsse schieben und sie im Inneren des Tisches oder Podiums elegant verstecken.

Praktischer Zugriff

Präsentatoren können Inhalte von ihrem eigenen Gerät ganz bequem teilen, wobei der Tisch-Switch automatisch jede angeschlossene Audio-/Videoquelle für einen einzigen HDMI-Ausgang konvertiert. Die Switchbox kann dank der diskreten, versteckbaren Blende auch elegant in einen modernen Konferenzraum oder Unterrichtsraum integriert werden. Praktischerweise verfügt der BOX4HDECP über einen USB-Ladeanschluss zum Laden von Mobilgeräten und einen Ethernet-Passthrough-Anschluss für eine Internetverbindung in Konferenzräumen, in denen kein WiFi verfügbar ist.

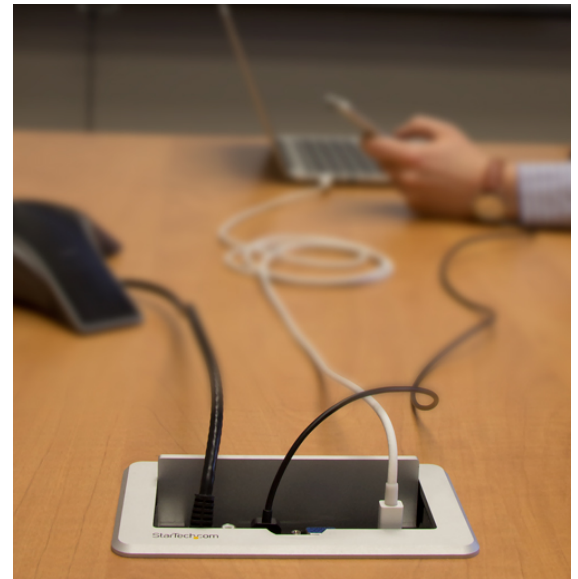

Einfache Zusammenarbeit

Dank des A/V-Switches kann Ihr großes Display von jedem Präsentationsvideogerät verwendet werden, indem er einfach in die Oberfläche Ihres Tisches oder Podiums installiert wird. Er gibt dann automatisch die zuletzt angeschlossene Videoquelle aus. Zudem gewährleistet die Unterstützung für High Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1080 (1080p) die Qualität Ihrer Präsentation.



Verbindungsoptionen

Mit Unterstützung für verschiedene Videoeingänge, einschließlich HDMI, VGA, Mini DisplayPort und Composite, gewährleistet der Video-Switch Unterstützung für fast jedes Laptop, Ultrabook™ oder Mobilgerät, z. B. MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3 und Lenovo X1™. Die Switch-Blende funktioniert sogar mit älteren Audio/Videogeräten wie DVD-Player und unterstützt die Verwendung von Videoadaptoren für iPhone® oder iPad®.

Der BOX4HDECP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Direkt in Konferenztisch einzubauen für Videopräsentationen und Videokonferenzen
- In ein Podium einzubauen für Live-Präsentationssteuerung
- Schließen Sie Ihr Gerät an einen Projektor oder ein großes Display an, und wechseln Sie automatisch von einem Computer zu einem anderen oder zu einem Mobilgerät, um während einer Besprechung zusammenzuarbeiten.
- Verwendung in Konferenz- oder Unterrichtsräumen, wo ein Projektor oder Display möglicherweise nicht über die benötigten Anschlüsse verfügt
- Verbergen Sie unschöne Kabel und die Switchbox durch Einbau direkt in Tisch oder Podium

Features

- Verborgene Tischinstallation sorgt für einen aufgeräumten Konferenzraum
- Sorgen Sie für Verbindungskompatibilität mit Laptops und Ultrabooks in Konferenzräumen
- Verbindung mit HDMI-Display über ein einziges Kabel
- Installation im Tisch
- Automatisches Audio-/Video-Switching
- Versteckbare Blende
- Unterstützt VGA-, HDMI-, mDP und kompatible Audio-/Videoquellen
- Integrierter USB-Ladeanschluss
- Ethernet-Passthrough-Port für Netzwerkverbindung
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p

Hardware	Warranty	2 Years	
	Active or Passive Adapter	Aktiv	
		Passiv	
	Audio	Ja	
	AV-Ausgang	HDMI	
	AV-Eingang	VGA	
		3,5-mm-Audio	
		HDMI	
		Mini-DisplayPort	
		Composite	
Ports	4		
USB-Passthrough	Nein		
Leistung	Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound (HDMI, Mini DisplayPort) 2-Kanal-Stereo (3,5 mm, RCA)	
	Breitbild unterstützt	Ja	
	Max. Analogauflösungen	1920x1080	
	Max. Digitalauflösungen	1920x1080	
	Max. Kabellänge	50 ft [15.2 m]	
	Unterstützte Auflösungen	1920x1080 (1080p)	
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Buchse Input	
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input	
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input	
		1 - Composite Video (1 x RCA) Buchse Input	
		1 - RJ-45 Buchse	
		1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse	
		1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Buchse Input	
		1 - Stereo Audio (2 x RCA) Buchse Input	
		Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
			1 - RJ-45 Buchse

Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv Composite (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	2A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	24
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Produktbreite	3.9 in [100 mm]
	Produktgewicht	2.5 lb [1.1 kg]
	Produktgröße	3.9 in [100 mm]
	Produktlänge	6.7 in [170 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	3.9 lb [1.8 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - HDMI/VGA/mDP/Composite-Zugriffsschalter für Tischoberflächen 1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU) 1 - Gestanzte Außenlinie 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.