


Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 250 mm

Product ID: CABSHELFV1U

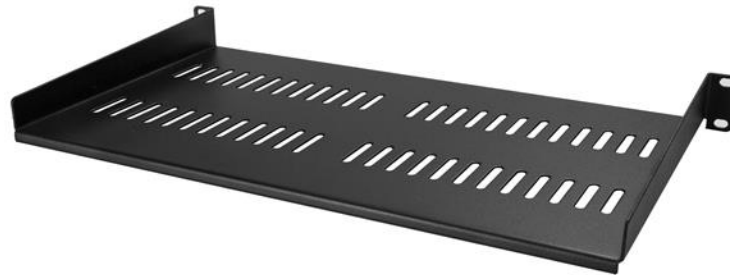

Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 25 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o armadio conforme a EIA-310. Il ripiano è ventilato per migliorare il flusso d'aria e aiuta a mantenere le temperature basse nel rack.

Apparecchiature sempre al sicuro

Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può sostenere apparecchiature fino a 20 kg.

Massimo utilizzo di tutto lo spazio disponibile

Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.

Personalizzazione della configurazione

È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Il prodotto CABSHELFV1U è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Features

- Migliora il flusso di aria nell'armadio o rack grazie al ripiano ventilato
- Assicura che le apparecchiature o gli strumenti siano protetti grazie alla struttura in acciaio per carichi pesanti
- Consente di risparmiare spazio in ufficio o nella sala server posizionando sul rack le apparecchiature IT o audio/video incompatibili con il montaggio a rack.
- Conformità EIA-310 per la massima compatibilità
- Installazione in spazio rack da 1U
- Ripiano da 25 cm
- Conforme allo standard EIA-310

Hardware	Warranty	Lifetime
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	No
	Altezza U	1U
	Gestione cavi	No
	Number and Type of Included Cage Nuts	4 - M6
	Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)
	Standard del settore	EIA-310-D EIA-310-D
	Tipo frame	Acciaio
	Tools Included	No
Prestazioni	Weight Capacity (Stationary)	44.2 lb [20 kg]
Note/requisiti speciali	Nota	Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.7 in [44.5 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza interna	17.1 in [435 mm]
	Larghezza prodotto	19 in [482.6 mm]
	Lunghezza prodotto	9.8 in [250 mm]
	Peso prodotto	4 lb [1.8 kg]
	Spessore enclosure	0.1 in [2.3 mm]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	5.1 lb [2.3 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ripiano fisso da 1U 4 - Dadi ingabbiati 4 - Viti di montaggio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.