


## 5m Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC/LC

Product ID: FIBLCLC5

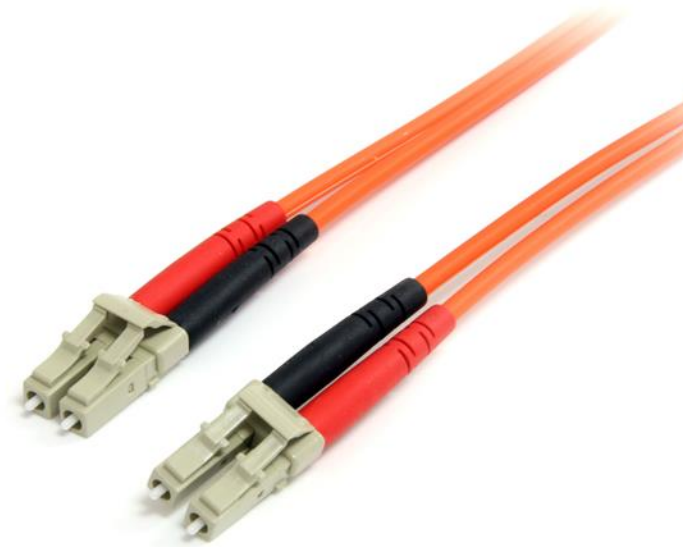

De 5m lange FIBLCLC5 Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel eindigt aan beide uiteinden met (mannelijke) LC-connectoren voor de verbinding tussen glasvezel-netwerkapparatuur op snelle netwerken over lange afstand.

Deze LC-LC-patchkabel is omgeven door een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen, in het geval van brand. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Voor optimale prestaties is elke duplex multimode glasvezelkabel afzonderlijk getest en gecertificeerd om te voldoen aan de geldende waarden voor optische doorgangsdemping voor een gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid.

Onze LC-LC-glasvezelkabel is gemaakt voor langdurige betrouwbaarheid en topprestaties, en wordt geleverd met levenslange garantie.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden
- Breedbandsystemen
- Telecommunicatie / datacommunicatie
- Voor gebruik in netwerken over lange afstand met bedrijfskritische gegevensoverdracht

### Features

- Optische demping voldoet aan of overtreft de industriestandaarden
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
- Immuun voor elektrische interferentie

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
	Glasvezelformaat	62.5/125
<b>Prestaties</b>	Glasvezelclassificatie	OM1
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Kabelspecificatie	1Gbps / 10Gbps
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
	Connector B	1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Gewicht product	2.5 oz [71 g]
	Kabellengte	16.4 ft [5 m]
	Kleur	Oranje
	Lengte product	16.4 ft [5 m]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [80 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 5m Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel LC-LC

Product appearance and specifications are subject to change without notice.