


## Câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 2 m LC - ST

Product ID: FIBLCST2

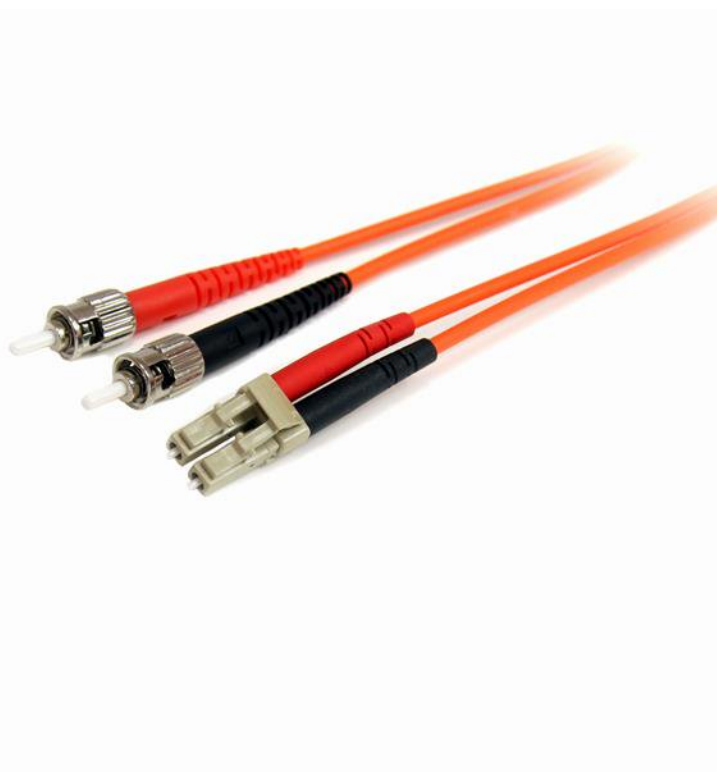

Le câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 2 m FIBLCST2 est doté d'un connecteur LC (mâle) et d'un connecteur ST (mâle) afin de connecter des périphériques réseau à fibre optique sur des réseaux longue distance, haute vitesse.

Ce câble patch LC-ST est protégé par une gaine ininflammable LSZH (faible fumée, zéro halogène) pour garantir une production de fumée, une toxicité et une corrosion réduites au minimum en cas d'exposition à de fortes sources de chaleur, comme lors d'un incendie. Cela le rend idéal pour les locaux industriels, les bureaux et les écoles, ainsi que les habitations où le code du bâtiment est à prendre en considération.

Pour garantir une performance optimale, notre câble à fibre optique duplex multimode est testé de manière individuelle et certifié comme restant dans les limites acceptables de perte d'insertion pour une compatibilité garantie et une fiabilité à 100 %.

Bénéficiant d'une garantie à vie, notre câble patch à fibre optique multimode LC-ST offre une fiabilité durable et une performance de qualité supérieure.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute vitesse
- Systèmes à large bande passante
- Télécommunication/communication de données
- Utilisé pour les réseaux longue distance aux données essentielles

### Features

- La perte d'atténuation satisfait ou surpasse les normes de l'industrie
- Gaine de câble LSZH (faible fumée, zéro halogène)
- Insensible aux interférences électriques

<b>Matériel</b>	Warranty	Lifetime
	Résistance au feu	LSZH (faible fumée, zéro halogène)
	Taille de la fibre optique	62.5/125
<b>Performance</b>	Calibre du câble	1Gbps / 10Gbps
	Classification de la fibre optique	OM1
	Type de fibre optique	Multimode
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - Fibre optique duplex LC Mâle
	Connecteur B	1 - Fibre optique duplex ST Mâle
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
	Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Orange
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
	Poids du produit	1.4 oz [40 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Poids brut	1.7 oz [49 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 2 m LC – ST

Product appearance and specifications are subject to change without notice.