


## Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium

Product ID: FPWARPS

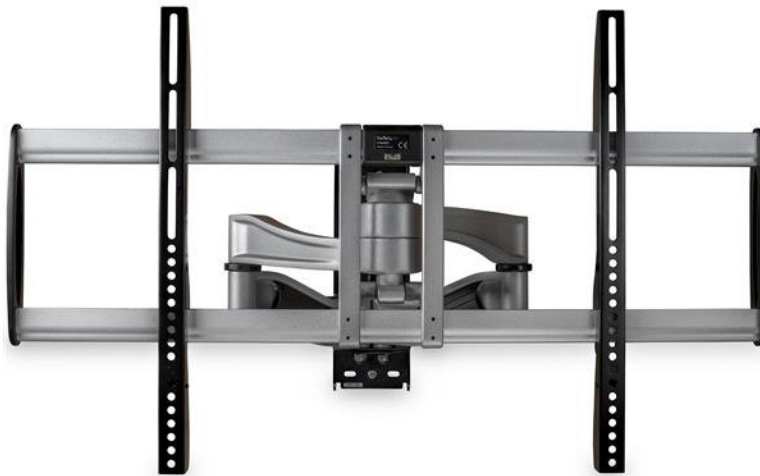

Diese robuste und schlanke Wandhalterung für die Fernseher-Wandmontage ermöglicht Ihnen mehr Platz, indem Sie Ihren 32 bis 75 Zoll großen Fernseher an der Wand befestigen und kinderleicht an die richtige Position anpassen.

### **Reibungslose, flexible Anpassungsmöglichkeit**

Sobald der Flachbildfernseher befestigt ist, lässt sich die Wandhalterung ganz einfach ohne Werkzeuge anpassen. Sie können die Arme problemlos ausfahren, um Ihren Fernseher von 105 bis 550 mm von der Wand zu entfernen. Die TV-Halterung lässt sich für optimale Sicht um +/-60 Grad drehen und um +/- 15 Grad neigen.

## **Elegantes Design**

Diese hochwertige Fernseher-Wandhalterung vereint optimal Form und Funktion. Das hochwertige Design in Schwarz und Silber sorgt für eine beeindruckende Optik in jeder Position und ist ideal für Firmenfoyers bzw. -gänge, Informationskioske oder Wohnräume geeignet. Wenn die Arme ausgefahren sind, bieten die Schutzabdeckungen einen ordentlichen, professionellen Look. Der Kabelführungskanal in den Armen sorgt für eine saubere Verstaung der Kabel.

## **Robuste Konstruktion**

Die robuste TV-Halterung wurde aus Stahl und Aluminium gefertigt und trägt einen Fernseher mit einer maximalen Tragfähigkeit von 85 kg.

Der FPWARPS wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Befestigen Sie Ihren Fernseher in einem Sitzungssaal, Foyer, Hörsaal, Klassenzimmer oder Tagungsraum an der Wand
- Informieren oder unterhalten Sie Gäste in Hotels, Restaurants oder sonstigen Gastronomiebetrieben
- Sparen Sie durch Wandbefestigung Ihres Fernsehers Platz in Ihrem Heimkino oder Wohnzimmer

### Features

- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32- bis 75-Zoll-Fernseher an der Wand montieren
- Einfache Verstellung mit voll beweglichen Gelenkarmen
- Schwenkbar um +/-60° und neigbar um +/-15° für optimale Sicht
- Die Arme können von 105 bis 550 mm von der Wand entfernt werden
- Schlanke und robuste Bauweise aus Stahl und Aluminium (Traglast bis zu 85 kg)

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Anzahl der unterstützten Displays	1
	Kabelmanagement	Ja
	VESA-Lochmuster	200x200 mm
		300x300 mm
		400x200 mm
		400x400 mm
		600x400 mm
		700x400 mm
800x400 mm		
Wandmontierbar	Ja	
<b>Leistung</b>	Gewichtskapazität	187.9 lb [85 kg]
	Maximale Anzeigegröße	75"
	Maximaler Abstand zur Wand	550 mm
	Mindestabstand zur Wand	105 mm
		Maximalabstand zur Wand: 550 mm
	Minimale Bildschirmgröße	32"
	Neigung	+ 15° / - 15°
	Schwenkung/Drehung	+ 60°/-60°
Video Wall	Nein	
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz und Silber
	Gehäusotyp	Steel, Aluminum and Plastic
	Produktbreite	20.5 in [52 cm]
	Produktgewicht	22.8 lb [10.3 kg]
	Produkthöhe	20.6 in [52.4 cm]
	Produktlänge	34.1 in [86.5 cm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	5.5 in [14 cm]
	Package Length	35.8 in [91 cm]
	Package Width	18.1 in [46 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	28 lb [12.7 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - TV-Wandhalterungsbausatz
		2 - Vertikale Bügel

- 1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
- 2 - Schrauben für vertikale Bügel
- 8 - Betonanker
- 8 - Wandschrauben
- 4 - Schrauben (M4 x 12 mm)
- 4 - Schrauben (M4 x 18 mm)
- 4 - Schrauben (M5 x 12 mm)
- 4 - Schrauben (M6 x 12 mm)
- 4 - Schrauben (M6 x 18 mm)
- 4 - Schrauben (M8 x 12 mm)
- 4 - Unterlegscheiben
- 4 - Schrauben (M8 x 18 mm)
- 1 - Benutzerhandbuch

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.