


## 薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具

Product ID: FPWARTB2

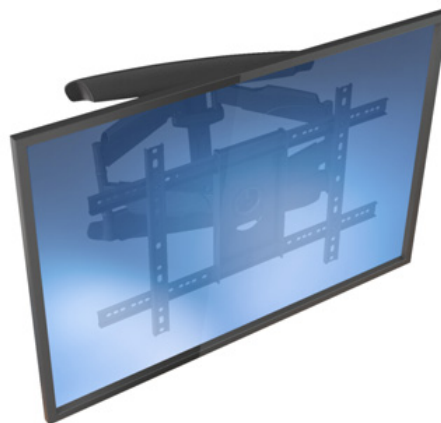

デュアルアーム方式テレビ壁掛けアーム金具。スペースを広く使いながら、印象的なディスプレイ設置を行います。頑丈なスチール製のウォールマウントは、70インチまでの大型フラットスクリーンTVをしっかりと支えます。延長しやすいアームは、スムーズなフルモーションに対応し、最適なビュー角度の設定が可能です。



## モニタ設置で貴重なスペースを有効利用

ビジター、クライアント、社内スタッフにとって便利な場所にフラットスクリーンTVを設置し、貴重なスペースを有効に使うことができます。ロビーや会議室など、様々な場所で便利なTVマウントは、見栄え良く、安全に大型フラットパネルTVやデジタルサイネージを展開することができます。32インチから70インチ(812.8mm - 1778mm)、重さ45kgまでのLED/LCDフラットパネルTVに対応しています。

## フルモーション調整

この薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具は、フルモーション調節機能に対応しています。デュアルアームで壁から517mmまで離せるようになっており、可動域が広く、画面の位置と角度をさまざまに調整することができます。アームはまた、壁に沿ってたたむこともでき、壁から57mmまでに近づけ、出っ張りが少ない設定にすることもできます。

スイベル(旋回)は+90° / -90°と柔軟性が高く、チルト(傾き)は+5° / -8°に対応しており、見やすい角度に調整可能です。チルト機能により、ディスプレイを視線よりも高い場所に設置しても、下向きに傾けて見やすく設定できます。水平調整機能にも対応しており、時計回り・反時計回り両方の方向にも5°ずつ調整がきくので、正確に水平状態を保つことができます。

## 丈夫なスチール構造

堅牢な造りのデュアルアーム方式薄型TV壁掛けアーム金具は、16インチ間隔のスタッド(間柱)への取り付けを想定したデュアルスタッド設計になっており、優れた安定性と耐久性を発揮します。フラットスクリーンTVを安全にしっかりと設置し、貴重な設備投資を保護します。ケーブル結束機能もついており、配線が目立たない設置が可能です。

StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- 薄型テレビを見やすく壁面に設置
- ロビー、会議室、ミーティングスペース、教室などに最適
- ゲストに情報と娯楽を提供

### Features

- 32インチから70インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)
- アーム延長517mmのフルモーション調整
- デュアルアーム設計と $\pm 90^\circ$ のスイベル機能でビュー角度を自由に調整
- 簡単な傾き調整(+5°/-8°)
- +5°/-8°のチルト機能で角度調整が簡単
- 45kgまでのテレビに対応する高耐久性スチールマウント

ハードウェア	Warranty	5 Years
	VESA取り付け穴パターン	200x200 mm
		400x200 mm
		300x300 mm
		400x400 mm
		600x400 mm
		400x300 mm
		300x200 mm
	ケーブル管理	あり
	取り付けオプション	壁面
壁取り付け可能	あり	
多関節アーム	あり	
対応ディスプレイ数	1	
性能	Anti-theft	なし
	Fits Curved TV	あり
	Minimum Display Size	32"
	Video Wall	なし
	スイベル / ピボット	+/-90°
	チルト	+5° / -8°
	可搬重量	99.5 lb [45 kg]
	最大ディスプレイサイズ	70"
最大延長時のアーム長さ	20.4 in [517.5 mm]	
物理的特徴	エンクロージャタイプ	スチール&プラスチック
	色	ブラック
	製品幅	20.4 in [51.7 cm]
	製品重量	14.9 lb [6.8 kg]
	製品長さ	25.3 in [64.3 cm]
	製品高さ	16.5 in [41.8 cm]
パッケージ情報	Package Height	3.5 in [90 mm]
	Package Length	16.3 in [41.5 cm]
	Package Width	24.5 in [62.2 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	17.1 lb [7.7 kg]

箱に含まれているもの	パッケージ内容
	1 - ウォールマウント
	2 - 縦方向ブラケット
	2 - 水平ブラケット
	1 - レンチ
	4 - ブラケット用ネジ
	4 - ナット
	2 - 取り付けネジ
	4 - M5x14mm ネジ
	4 - M6x14mm ネジ
	4 - M6x30mm ネジ
	4 - M8x30mm ネジ
	4 - M8x50mm ネジ
	4 - ワッシャー(小)
	4 - ワッシャー(大)
	8 - スペーサー(小)
	8 - スペーサー(大)
	6 - ネジ
	6 - コンクリート用ネジ
	6 - ブラケット用ワッシャー
	1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.