


HP J4858C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-SX - 10 unità

Product ID: J4858C10PKST

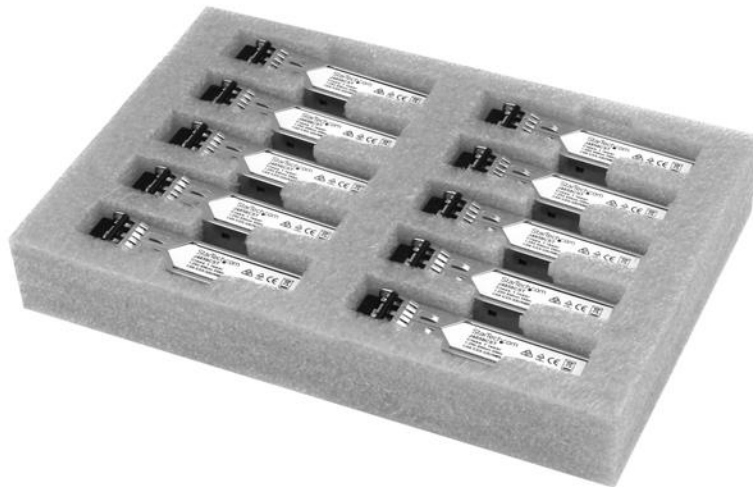

Il prodotto J4858C10PKST è una confezione da dieci unità del nostro modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con HP J4858C, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-SX, a una distanza massima di 550 m.

Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 850 nm
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 1,25 Gbps
- **Tipo:** fibra multimodale
- **Tipo di connessione:** connettore LC
- **Distanza massima di trasferimento:** 550 m
- **MTBF:** 3.381.761 ore
- **Consumo energetico:** inferiore a 1,3 watt
- **Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router HP
- Espansione della rete a segmenti remoti

Features

- Compatibilità garantita del 100% con HP J4858C
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HP®
	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
	WDM	No
Prestazioni	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
	Lunghezza d'onda	850nm
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
	MTBF	3.381.761 ore
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	Tipo fibra	Multimodale
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o HP
Alimentazione	Consumo energetico	< 1 W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	30~75% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Argento
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Package Height	1.4 in [35 mm]
	Package Length	7.1 in [18.1 cm]
	Package Width	5 in [12.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	7.6 oz [215 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	10 - Ricetrasmittitori SFP
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [12.5 mm]

Lunghezza prodotto 2.2 in [56.6 mm]

Peso prodotto 0.6 oz [16 g]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.