


## 2,5 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Svart

Product ID: N6PAT250CMBKS

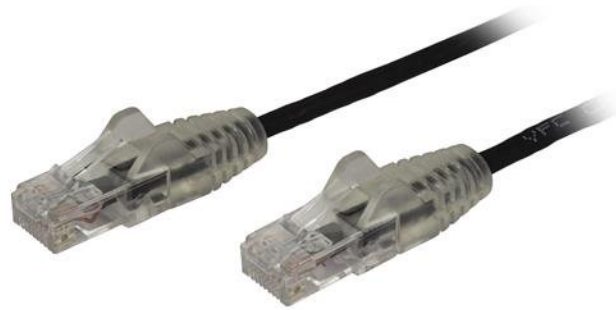

Denna tunna CAT6-kabel uppfyller alla specifikationer enligt Kategori 6 för kopplingskablar för att leverera en tillförlitlig Gigabit-nätverksanslutning vid applikationer i datacenter med hög densitet.

### Enkel kabeldragning

Designen hos denna tunna CAT6-kopplingskabel är 36 % tunnare än för standardmässiga nätverkskablar, vilket möjliggör bättre luftflöde och värmeavledning i trånga utrymmen. Kabeln är dessutom mer flexibel än standardmässiga Ethernet-kablar, vilket gör kabelhanteringen lättare i trånga nätverkshyllor.

Denna kabel har hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder då du drar dem genom trånga utrymmen.

## **Skydda din utrustning**

Denna CAT6-patchkabel är testad för överensstämmelse med kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 Kategori 6, vilket säkerställer en tillförlitlig anslutning till din nätverksutrustning. Denna kopplingskabel är certifierad enligt den brandtekniska klassen Low Smoke Zero Halogen (LSZH), vilket säkerställer en säker anslutning.

Patchkabelns 50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

## **Konstruktion av hög kvalitet**

Varje CAT6-kabel är noggrant tillverkad av kopparledare av hög kvalitet och testad för att upprätthålla Near-End Crosstalk (NEXT, bakåtöverhörning) inom acceptabla gränser. Varje kabel är dessutom konstruerad med 0,08 mm<sup>2</sup> kopparledning för att säkerställa högsta prestanda för dina krävande Ethernet applikationer.

N6PAT250CMBKS täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- För installationer i datacenter med hög densitet
- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk

### Features

- 36 % mer slimmad kabel för flexibla installationer i trånga nätverkskabinett och kabelhanteringspaneler
- Konstruerad med 0,08 mm<sup>2</sup> kopparledning för att säkerställa högsta prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer
- Uppfyller ANSI/TIA-568-C.2 CAT6-kraven för tillförlitlig kopplingskabelprestanda
- RJ45-kontaktskydd förhindrar att kabeln fastnar eller går sönder vid installation
- Säkerställ en högpresterande anslutning med kontakter som är guldpläterade med 50 µm-beläggning

<b>Hårdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Antal ledare	4 pair UTP
	Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Kabeltyp	Hakfri
	Kontaktplätering	Guld
<b>Prestanda</b>	Kabelklassificering	CAT6 - 250 MHz
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - RJ-45 Hane
	Connector B	1 - RJ-45 Hane
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	2.5 m [8.2 ft]
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Produktbredd	30 mm [1.2 in]
	Produkt höjd	1 cm [0.4 in]
	Produktlängd	2.5 m [8.2 ft]
	Produktvikt	47 g [1.7 oz]
	Tråddimension	28 AWG
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	57 g [2 oz]
	Package Height	10 mm [0.4 in]
	Package Length	20 cm [7.9 in]
	Package Width	22 cm [8.7 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - 2,5 m Slim CAT6-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.