


## Cable Cat6 de 50cm - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Negro

Product ID: N6PAT50CMBKS

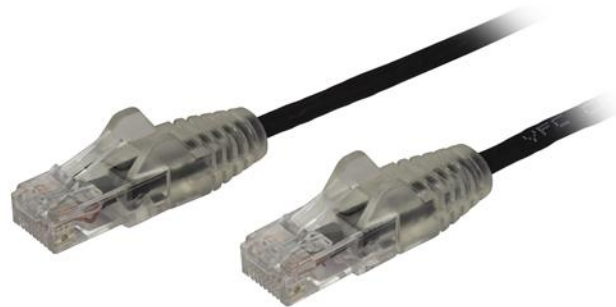

Este cable CAT6 delgado se ajusta a todas las especificaciones de cable de red CAT6, a fin de ofrecer conexiones de red Gigabit fiables en aplicaciones de centros de datos con alta densidad de datos.

### Instalaciones más fáciles del cableado

Su diseño es 36% más delgado que los cables de red convencionales, lo cual permite mayor flujo de aire y disipación de calor en espacios estrechos. También es más flexible que los cables Ethernet convencionales, por lo cual resulta más fácil instalar el cableado en racks de redes con muchos cables.

Incluye conectores a prueba de enganche ("Snagless") que protegen los clips RJ45 durante la instalación, lo cual evita enganches o daños cuando se tire de ellos a través de espacios estrechos.

## **Proteja su equipo**

Este cable de red CAT6 se ha sometido a pruebas, a fin de ajustarse a los requisitos de la norma ANSI/TIA 568 C.2 Category 6, lo cual garantiza una conexión fiable con su equipo de red. Con certificación LSZH ("Low Smoke Zero Halogen", poco humo, cero halógeno) de categoría de incendio, garantiza una conexión segura.

Los conectores de 50 micrones (chapados en oro) ofrecen una conductividad óptima y eliminan pérdidas de señal debidas a la oxidación o corrosión.

## **Fabricación de alta calidad**

Cada cable CAT6 ha sido fabricado con conductores de cobre de alta calidad y ha sido sometido a pruebas de forma cuidadosa para mantener el nivel NEXT ("Near-End Crosstalk", paradiafonía) bajo límites aceptables. Además, cada cable está fabricado con alambre de cobre de 0,08mm<sup>2</sup>, a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo.

El modelo N6PAT50CMBKS está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Cable 36% más delgado, para instalación más flexible de cableado en armarios y paneles de gestión de cables con muchos cables
- Fabricado con alambre de cobre de 0,08mm<sup>2</sup>, a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo
- Se ajusta a los requisitos de la norma ANSI/TIA-568-C.2 CAT6, lo cual garantiza un rendimiento fiable de cable de red
- Los protectores de clips de conector RJ45 evitan enganches e interrupciones durante la instalación
- Asegúrese de establecer conexiones de alto rendimiento, gracias a los conectores de 50 micrones (chapados en oro)

### Features

- Para instalación en centros de datos de alta densidad
- Diseñado para utilizarse con redes Gigabit

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	4 pair UTP
	Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable	Libre de Enganches
<b>Rendimiento</b>	Clasificación de Cables	CAT6 - 250 MHz
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - RJ-45 Macho
	Conector B	1 - RJ-45 Macho
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1 cm [0.4 in]
	Ancho del Producto	20 mm [0.8 in]
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	0.5 m [1.6 ft]
	Longitud del Producto	0.5 m [1.6 ft]
	Peso del Producto	14 g [0.5 oz]
	Tipo de conductor	Cobre trenzado
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.1 mm [0 in]
	Ancho de la Caja	22 cm [8.7 in]
	Longitud de la Caja	20 cm [7.9 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	24 g [0.8 oz]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable CAT6 delgado de 50cm

Product appearance and specifications are subject to change without notice.