


## パラレル1ポート増設PCIインターフェースカード IEEE 1284準拠 プリンタポート拡張用PCI接続ボード SPP/EPP/ECP/BPP転送 モード対応

Product ID: PCI1PECP

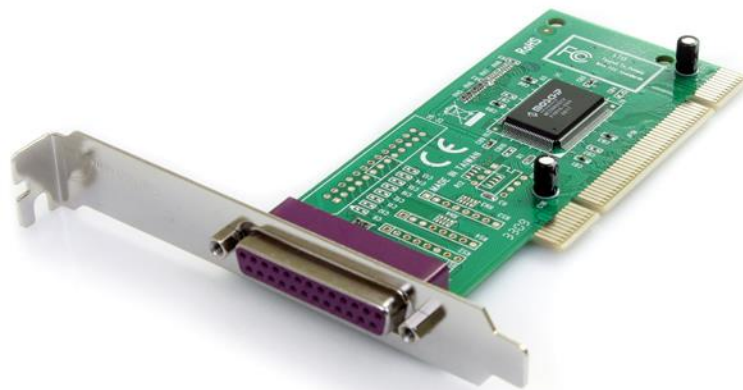

IEEE 1284パラレルポート1口をコンピュータのPCIスロットに増設する高性能インターフェースカード。データ転送速度が最大1.5 Mbps(内蔵パラレルポートの最大3倍の速度)となり、パラレルデバイスをコンピュータに接続する費用対効果の高い方法です。

本アダプタカードは、EPP、ECP、SPP、BPPパラレル通信に対応しており、様々なPCで簡単に実装することができます。Windows®、Linux®に対応し、IRQ共有やプラグアンドプレイ機能により、様々なパラレル周辺機器と簡単に接続できる便利なソリューションです。

このPCIパラレルアダプタカードは、標準型ブラケットと、スリム/小型システム対応のロープロファイルブラケットを同梱したデュアルプロファイルソリューションです。

StarTech.comでは全使用期間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- プリンタ、スキャナ、CD-R/RW、Zip®ドライブ、メモ리카ードリーダーなど各種パラレル周辺機器と接続可能

### Features

- EPP、ECP、SPP、BPP対応
- 標準およびロープロファイルブラケットを同梱
- 最大1.5 Mbpsのデータ転送速度
- 複数のカード間の競合を防ぐIRQ共有
- 簡単なプラグアンドプレイ実装
- Linux RedHat 7.2、SuSE 7.3、Mandrake 8.2対応インストールスクリプト

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	インターフェース	パラレル
	カードタイプ	標準プロファイル (LP取り付け金具を含む)
	チップセットID	ASIX - MCS9805CV
	バス型	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	ポート	1
	ポートタイプ	インテグレートド・オン・カード
	業界標準	BPP ECP EPP PCI 2.2 SPP
性能	最大データ転送速度	1.5 Mbps
コネクタ	コネクタタイプ	1 - PCI / PCI-X (ユニバーサル 3.3 & 5V, 32ビット) オス
	外部ポート	1 - DB-25 (25ピン, D-Sub) メス
ソフトウェア	Microsoft WHQL認証済み	あり
	OS互換性	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
物理的特徴	製品幅	0.8 in [20 mm]
	製品重量	1.9 oz [54 g]
	製品長さ	4.7 in [120 mm]
	製品高さ	4.7 in [120 mm]
パッケージ情報	工場出荷時 (パッケージ) 重量	4.7 oz [132 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 1 - 1ポートPCIパラレルカード 1 - 1 - ロープロファイルPCIブラケット 1 - ドライバCD 1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.