


## Parallel DB-25 Low Profile PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Product ID: PEX1PLP

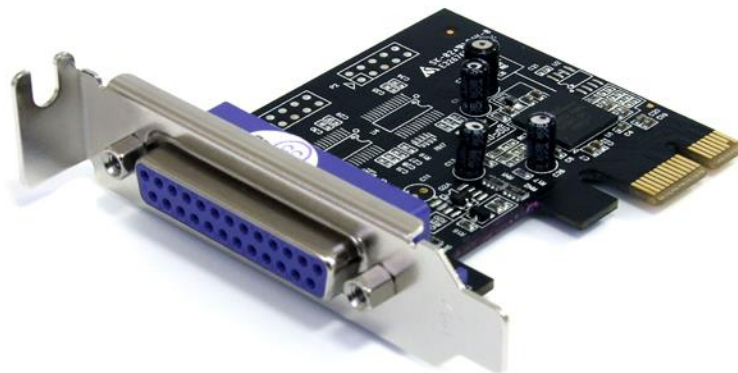

Die PCIe Parallel-Karte PEX1PLP kann in einen PCI Express (PCIe) x1-Steckplatz installiert werden, sodass Sie EPP/ECP-Parallelperipheriegeräte an jeden Computer anschließen können. Dabei können Sie sich auf ein systemeigenes Einzelchip-Design (Oxford OXPCIe952) verlassen, das die Fähigkeiten von echtem PCI Express für maximale Leistung und Zuverlässigkeit nutzt. Diese High-Performance-Parallelkarte (SPP/EPP/ECP) fügt 1 DB25-Parallelport hinzu; perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, CD-R/RW-Laufwerken, Speicherkartenlesern, Barcodeleser u.v.m. Zusätzlich ist die Plug and Play-Fähigkeit praktisch, weil sie den Einbau der Parallel-Karte kinderleicht macht! Die PCIe-Parallelkarte wird sowohl mit Standard- als auch Halbhöhen-/Low Profil-Slotblechen für Kompatibilität mit fast jedem Systemformfaktor geliefert. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Verbinden Sie alle Parallelgeräte, z. B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkartenleser mit Ihrem PC.

### Features

- Der SPP/EPP/ECP-Parallelport unterstützt voll ein bestehendes Centronics-Interface.
- Verpackt mit montiertem Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech, mit Standard-Slotblech
- Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen 1.1a.
- Kompatibel mit PCI Power Management 1.2

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bustyp	PCI Express
	Chipset-ID	PLX/Oxford - OXPcIe952
	Kartentyp	Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
	Portart	Integriert auf Karte
	Ports	1
	Schnittstelle	Parallel
<b>Leistung</b>	Max. Datenübertragungsrate	Bis zu 2,5 Mbit/s
<b>Steckverbinder</b>	Externe Ports	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1 Stecker
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C 50°C (32°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Produktbreite	4.3 in [110 mm]
	Produktgewicht	1.3 oz [37 g]
	Produkthöhe	4.7 in [120 mm]
	Produktlänge	0.8 in [21 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [133 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Low Profile-PCI Express-Parallelkarte 1 - Full-Profile-Slotblech 1 - Treiber-CD 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.