


# Armario Rack de Servidores de 12U para Montaje en Pared - con 12 Pulgadas de Profundidad - de Marco Abierto

Product ID: RK12WALLO

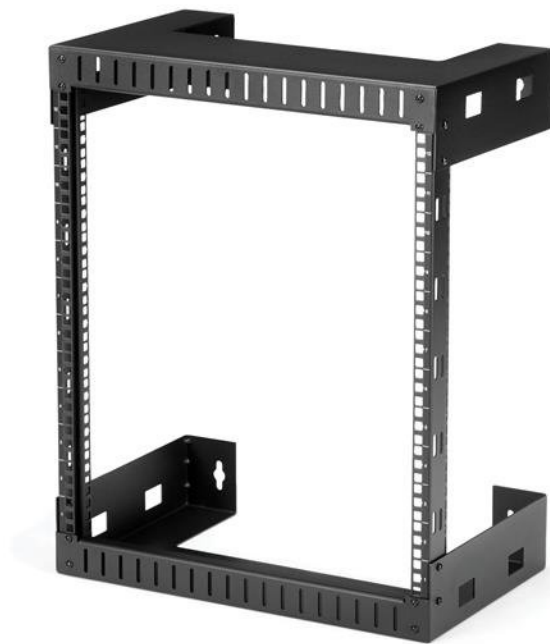

Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 12U de espacio de almacenamiento, para ahorrarle espacio y facilitar la organización de su equipo. El rack de equipo soporta un peso de 90kg.

## Fácil y sencilla instalación

El rack para equipo de red tiene un fondo de 30,4cm, lo cual resulta ideal en espacios más pequeños. De fácil instalación, con agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre sí, lo cual resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de pared estándar. El rack para montaje en pared viene empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte y reduce los gastos de envío.

## **Ahorre espacio**

Puede instalar el rack de marco abierto donde el espacio sea limitado, como la pared de una sala de servidores, una oficina o encima del marco de una puerta, a fin de expandir su espacio de trabajo y garantizar el fácil acceso a su equipo.

## **Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento**

Gracias al sistema de marco abierto, el rack de servidores permite el enfriamiento pasivo del equipo. Además, el marco abierto facilita el acceso y la configuración del equipo, lo cual le permite la máxima productividad.

El modelo RK12WALLO está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados
- Permite instalar componentes de transmisión o distribución de Audio y Vídeo
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización

### Features

- Ahorre espacio mediante el montaje de su equipo en la pared
- Fácil instalación con agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre sí para ajustarse a los agujeros con taco de pared estándar
- Empaquetado en una caja plana, para facilitar su transporte
- El diseño de marco abierto permite el enfriamiento pasivo del equipo

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Altura U	12U
	Características especiales	Ensamblaje Sencillo
		Marcas de U
		Montaje en Pared
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	Montaje en Pared	Sí
	Perfil para carriles de montaje	En G
	Tipo de Marco	Rack Abierto
Tipo de rack	2 postes	
	Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
<b>Rendimiento</b>	Capacidad de Carga	198.9 lb [90 kg]
<b>Características Físicas</b>	Color	Negro
	Material de Fabricación	Acero
<b>Medidas del Producto</b>	Altura del Producto	25.2 in [64.1 cm]
	Ancho del Producto	19.8 in [50.4 cm]
	Longitud del Producto	12 in [30.5 cm]
	Peso del Producto	19.1 lb [8.7 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	12 in [30.5 cm]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	5.1 in [13 cm]
	Ancho de la Caja	20.9 in [53 cm]
	Longitud de la Caja	26.4 in [67 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	24.3 lb [11 kg]
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	48 - Tornillos M6
		48 - Tuercas Enjauladas M6
		48 - Arandelas
		16 - Tornillos de Montaje
		2 - Carriles Verticales
		2 - Soportes Horizontales

Product appearance and specifications are subject to change without notice.