


15 HE Wandmontage Server Rack mit verstellbaren Schienen

Product ID: RK15WALLOA

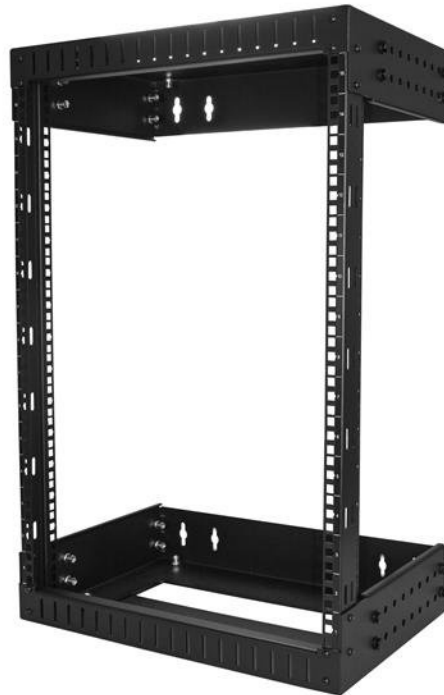

Dieses Rack mit offenem Rahmen für die Wandmontage fasst bis zu 15 HE. So sparen Sie nicht nur Platz, sondern behalten auch stets den Überblick. Das Geräte-Rack besteht durch seine verstellbare Tiefe und eine zulässige Gesamtlast von bis zu 90 kg.

Schaffen Sie Platz für größere Geräte

Das Rack mit offenem Rahmen kann von 30,4 auf bis zu 50,8 cm verstellt werden, um Platz für größere Daten-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte zu schaffen. Die überdurchschnittliche Tiefe erlaubt auch die Montage von Einschüben und anderem Zubehör.

Schaffen Sie mehr Stellplatz

Bei begrenztem Platzangebot können Sie das Rack mit seinem offenen Rahmen an einer Wand im Serverraum, Büro oder über einer Tür montieren, um mehr Platz zu schaffen und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Geräte leicht zu erreichen sind.

Sorgen Sie für optimale Kühlung und einfache Erreichbarkeit

Das offene Rahmendesign des Racks sorgt für passive Kühlung und einfachen Zugang zu den im Rack montierten Geräten. Zudem erleichtert es die Konfiguration der Geräte, wodurch Sie Zeit sparen.

Einfacher, problemloser Einbau

Die einstellbare Mindestdtiefe von bis zu 30,4 cm macht dieses Netzwerk-Rack perfekt für kleinere Räume. Es ist einfach zu montieren und besitzt Montagebohrungen in 30,4 und 40,6 cm Abstand. Damit eignet es sich für die Montage auf fast allen Standard-Leichtbauwänden nordamerikanischer Bauart.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Kleine Büros
- Bei begrenzter Stellfläche

Features

- Schaffen Sie Platz für unterschiedlich große Geräte - dank einstellbarer Tiefe und einem zulässigen Gesamtgewicht von 90 kg. (90kg)
- Passt in kleinere Räume und schafft bei Wandmontage Platz am Boden
- Sorgt für passive Gerätekühlung dank wandmontierter Rackkonstruktion mit offenem Rahmen.
- Einfache Installation mit den standardmäßigen Montagebohrungen in 30,4 und 40,6 cm Abstand

Hardware	Warranty	5 Years
	Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
		Einfache Montage
		U-Markierungen
		Wandaufhängung möglich
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
	Montageschienenprofil	L-Shape
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame	
U-Höhe	15U	
Wandmontierbar	Ja	
Leistung	Externer Tiefenbereich	30,5 cm bis 50,8 cm
	Interner Tiefenbereich	30 cm bis 50,3 cm
	Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
Physische Eigenschaften	Construction Material	Stahl
	Farbe	Schwarz
Product Measurements	Max. Montagetiefe	19.9 in [50.6 cm]
	Produktbreite	19.8 in [50.4 cm]
	Produktgewicht	33.5 lb [15.2 kg]
	Produkthöhe	30.4 in [77.3 cm]
	Produktlänge	20.1 in [51 cm]
Verpackungsinformationen	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
	Package Height	5.1 in [13 cm]
	Package Length	31.5 in [80 cm]
	Package Width	20.9 in [53 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	39.3 lb [17.8 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	2 - Vertikale Schienen
		2 - Horizontale Bügel vorne
		2 - Horizontale Bügel hinten
		60 - M6-Käfigmuttern

60 - M6-Schrauben

60 - Kunststoffunterlegscheiben

16 - Montageschrauben

24 - Unterlegscheiben

24 - Bolzen

1 - Benutzerhandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.