


## 卓上用2ポスト式オープンフレームラック(8U/EIA規格)

Product ID: RK80D

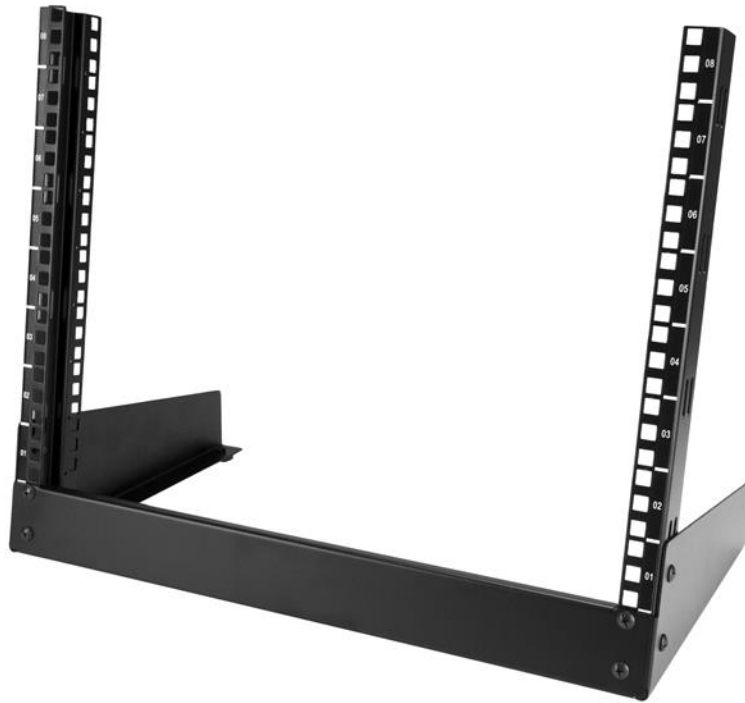

8Uの収納スペースを提供するデスクトップ用2ポスト式オープンフレームラック。サイズが小さなAV機器やIT装置に適しています。

### 低コストの機器マウントソリューション

この2ポストラックでは、通常ラックに比べ格段に低いコストで機器のラックマウントが可能になります。この軽量ラックはEIA-310ラックマウント規格に準拠して設計されており、スチール製の造りで基幹装置に適した頑丈で安全なマウントソリューションとなります。

### オフィスやサーバールームの効率とアクセスしやすさを改善

このラックはオープンフレームのフリースタンド設計になっており、小型で場所をとりません。オフィスのデスクなど、平らな場所であればどこにでもラックマウント型機器を置くことができます。機器への日常的なアクセスが簡単になります。

### 手軽なセットアップ

この2ポストラックには20個のM5ネジとケージナットが付属しており、組み立てが簡単です。

よりラックユニット数が多いデスクトップ型マウントソリューションが必要な場合は、StarTech.com製 12U 2ポスト式デスクトップ用オープンフレームラックをご利用いただけます。

StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証と無料技術サポートを提供しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- デスクの上や横にKVMとラックマウントコンピュータ/サーバーシステムをすっきりと配置
- SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置

### Features

- 通常のラックに比べ格段に低コストのラックマウントソリューションで予算をセーブ
- 装置をデスクに設置してオフィスやサーバールームの効率性をアップ
- 簡単組み立て設計、取り付け金具付属で手軽なセットアップ
- M5ネジとケージナット各20個を同梱
- 軽量設計
- EIA-310準拠

ハードウェア	Warranty	Lifetime	
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver	
	Ladder Offset	0.4 in [11 mm]	
	Ladder Type	G-Shape	
	Mounting Holes	Square	
	Number and Type of Included Cage Nuts	20 - M5	
	Tools Included	なし	
	U Markings	あり	
	U高さ	8U	
	キャスター	なし	
	ケーブル管理	なし	
	ファン	なし	
	フレームタイプ	オープンフレーム	
	フロントドアタイプ	オープン	
	ラックタイプ	2ポスト	
	壁取り付け可能	なし	
	業界標準	EIA-310-D EIA RS310-C	
	性能	Weight Capacity (Stationary)	110.5 lb [50 kg]
	物理的特徴	エンクロージャタイプ	スチール
		エンクロージャ厚さ	0.1 in [2 mm]
色		ブラック	
製品幅		19.8 in [504 mm]	
製品重量		4.8 lb [2.2 kg]	
製品長さ		11.5 in [292 mm]	
製品高さ		16.1 in [410 mm]	
パッケージ情報	フラットパック	あり	
	工場出荷時(パッケージ)重量	5.7 lb [2.6 kg]	
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 左ベースブラケット 1 - 右ベースブラケット 1 - 左垂直レール	

- 1 - 右垂直レール
- 1 - フロントベースブラケット
- 4 - ゴム足
- 8 - 組立用ネジ
- 20 - M5ネジ
- 20 - M5ケージナット
- 1 - 取扱説明書

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.