

1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Product ID: RUSBLTMM1MWR



Dieses abgewinkelte USB-zu-Lightning-Kabel widersteht den Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Der abgewinkelte Anschluss des Lightning-Kabels wurde auf hohe Abnutzung und Belastung getestet und ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf Ihr Mobilgerät selbst während des Ladevorgangs.


Für den täglichen Gebrauch entwickelt

Dank der Kevlar®-Aramid-Faserverstärkung widersteht das robuste Lightning-Kabel der Belastung durch häufiges Biegen und Verdrehen, sodass das Kabel sich ohne Überdehnung biegen lässt.



Hauptmerkmale des Kabels

- 1. Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels
- 2. Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität.
- 3. Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie und Geflechschirm
- 4. Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel

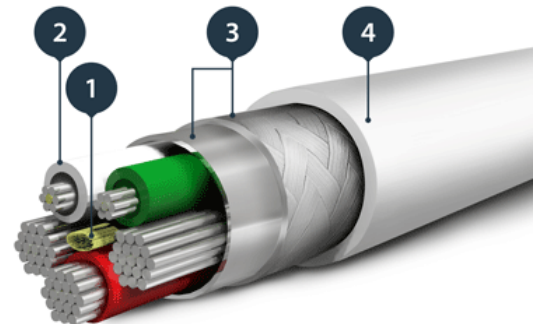

Flexible Zugentlastung

Die besonders lange Zugentlastungsleiste ist so konstruiert, dass sich der Steckverbinder nicht von der Kabelummantelung lösen kann. Sie wurde so konstruiert, dass sie über 10000 Biegevorgängen bei einem 180-Grad-Winkel standhält.



Hauptmerkmale des Steckverbinders

- 1. Der Lightning-Steckverbinder bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte
- 2. Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und verstärkt den Anschlusspunkt
- 3. Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen

Das Apple MFi-zertifizierte Lightning-Kabel RUSBLTMM1MWR verfügt über eine 2-Jahres-Garantie von StarTech.com.

Hinweis: DuPont™ und Kevlar® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company.



Certifications, Reports and Compatibility



Made for



iPhone | iPad

Applications

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte
- Text, work, or game without the cable getting in the way
- Easy access in both portrait and landscape mode

Features

- Charge your devices with a cable designed to stay out of your way and built to withstand your daily routine
- Protected against the stress of frequent twists, this Lightning cable is reinforced with aramid fiber
- Extended strain relief tested to tolerate over 10,000+ bend cycles at 180-degree angle
- Provide flexible connections with this MFi Certified Lightning cable with a soft TPE jacket
- Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt

Hardware	Warranty	2 Years
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	22/32 AWG
	Farbe	Weiß
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]
	Produktbreite	5.3 in [135 mm]
	Produktgewicht	0.9 oz [26 g]
	Produkthöhe	2 in [5 cm]
	Produktlänge	3.3 ft [1 m]
	Steckverbinderart	Gewinkelt
Verpackungsinformationen	Package Height	0.6 in [16 mm]
	Package Length	6.7 in [17 cm]
	Package Width	3 in [75 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.1 lb [0 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Lightning-Kabel, 1 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.