

## 2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Product ID: RUSBLTMM2MB



Dieses USB- auf Lightning-Kabel widersteht den täglichen Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Das robuste Kabel ist auf die Anforderungen von Business-Anwendern und Verbrauchern ausgelegt und hält nachweislich anspruchsvollen Verschleißbedingungen stand.


Mit dem längeren Kabel können problemlos größere Entfernungen überwunden werden.

### **Für den täglichen Gebrauch entwickelt**

Das strapazierfähige Lightning-Kabel verfügt über eine Aramid-Faser-Verstärkung, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen und Verdrehen schützt. So kann das Kabel auch ohne Überdehnung gebogen werden und auch die Adern des Kabels werden so verstärkt.

## Hauptmerkmale des Kabels

- 1. Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels
- 2. Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität
- 3. Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie mit Geflechschirm
- 4. Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel und außerdem umweltfreundlich.

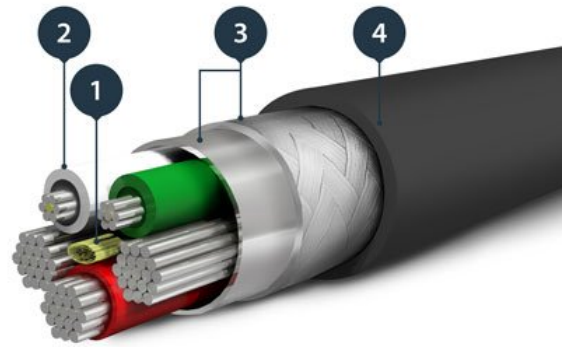

## Flexible Zugentlastung


Das Kabel ist so konstruiert, dass der Steckverbinder nicht vom Mantel getrennt wird. Die besonders lange Zugentlastung hält, durch Tests nachgewiesen, über 10000 Biegevorgängen stand, bei denen das Kabel im 180-Grad-Winkel abgeknickt wird. Außerdem ist das verbesserte Innenmaterial widerstandsfähig gegenüber Brüchen und trägt so dazu bei, dass weniger Kabelschäden auftreten.

## Hauptmerkmale des Steckverbinders

- 1. Der Lightning-Steckverbinder bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte
- 2. Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und verstärkt den Anschlusspunkt
- 3. Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen



Das Apple MFi-zertifizierte Lightning-Kabel  
RUSBLTMM2MB verfügt über eine 2-Jahres-Garantie  
von StarTech.com.

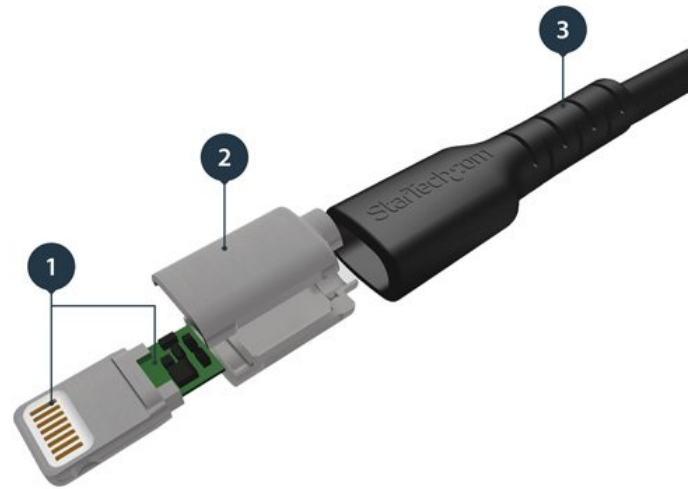

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte

### Features

- Charge your devices using an MFi certified Lightning cable built to withstand your daily routine
- Durable Lightning cable is reinforced with Kevlar aramid fiber for increased tensile strength that is 5x stronger than steel
- Mit einer weichen TPE-Ummantelung bietet sie flexible Verbindungen mit diesem 2 Meter langen Lightning-auf-USB-Kabel
- Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
- Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
<b>Leistung</b>	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	22/32 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktbreite	0.6 in [15 mm]
	Produktgewicht	1.6 oz [44 g]
	Produkthöhe	0.2 in [0.5 cm]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
	Steckverbinderart	Gerade
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	7.3 in [18.5 cm]
	Package Width	3 in [75 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.5 oz [70 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - USB to Lightning cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.