

2m abgewinkeltes Lightning- auf USB-Kabel - Apple MFi zertifiziert- Weiß

Product ID: RUSBLTMM2MWR



Dieses abgewinkelte USB-zu-Lightning-Kabel widersteht den Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Der abgewinkelte Lightning-Anschluss ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf Ihr mobiles Gerät selbst während des Ladevorgangs und mit dem längeren Kabel überwinden Sie problemlos größere Entfernungen.


Für den täglichen Gebrauch entwickelt

Dank der Kevlar®-Aramid-Faserverstärkung widersteht das robuste Lightning-Kabel der Belastung durch häufiges Biegen und Verdrehen, sodass das Kabel sich ohne Überdehnung biegen lässt.



Hauptmerkmale des Kabels

- 1. Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels
- 2. Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität.
- 3. Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie und Geflechschirm
- 4. Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel

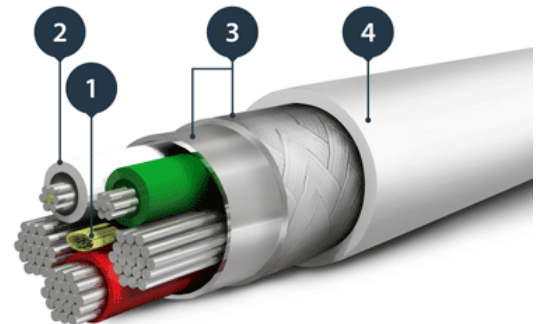

Flexible Zugentlastung

Die besonders lange Zugentlastungsleiste ist so konstruiert, dass sich der Steckverbinder nicht von der Kabelummantelung lösen kann. Sie wurde so konstruiert, dass sie über 10000 Biegevorgängen bei einem 180-Grad-Winkel standhält.




Hauptmerkmale des Steckverbinders

- 1. Der Lightning-Steckverbinder bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte
- 2. Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und verstärkt den Anschlusspunkt
- 3. Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen

Das Apple MFi-zertifizierte Lightning-Kabel RUSBLTMM2MWR verfügt über eine 2-Jahres-Garantie von StarTech.com.

Hinweis: DuPont™ und Kevlar® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company.

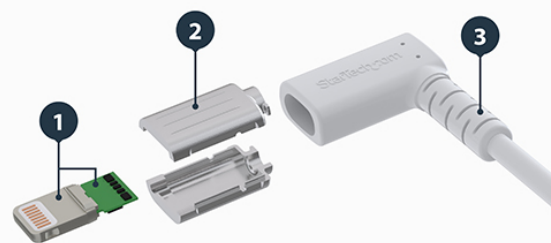

Certifications, Reports and Compatibility



Made for



iPhone | iPad

Applications

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte
- Schreiben, arbeiten oder spielen Sie, ohne dass das Kabel im Weg ist
- Einfacher Zugriff im Hoch- und Querformat

Features

- Laden Sie Ihre Geräte mit einem Kabel auf, das Ihnen nicht im Weg ist und für Ihren Alltag entwickelt wurde.
- Dieses Lightning-Kabel ist mit Aramid-Fasern verstärkt und bietet so Schutz gegen Belastungen durch häufiges Biegen und Verdrehen.
- Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen.
- Machen Sie mit diesem MFi-zertifizierten Lightning-Kabel mit einer weichen TPE-Ummantelung flexible Verbindungen verfügbar.
- Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt.

Hardware	Warranty	2 Years
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	22/32 AWG
	Farbe	Weiß
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktbreite	5.3 in [135 mm]
	Produktgewicht	1.6 oz [45 g]
	Produkthöhe	2 in [5 cm]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
	Steckverbinderart	Gewinkelt
Verpackungsinformationen	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	7.2 in [18.3 cm]
	Package Width	3 in [75 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.2 lb [0.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Lightning-Kabel, 2 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.