


15 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Product ID: SATA6

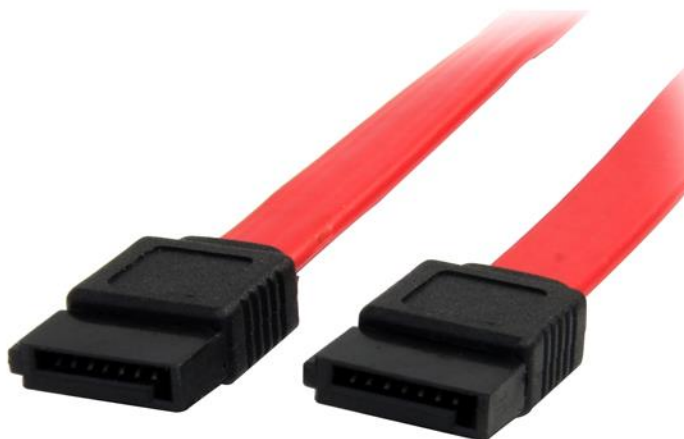

Das SATA6 Serial ATA-Kabel verfügt über zwei 7-polige Datenaufnahmen und unterstützt die volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Mit der flachen, aber stabilen Bauweise verbessert das flexible Design die Luftzirkulation und reduziert die Unordnung im Computergehäuse, sodass das Gehäuse ordentlich und kühl bleibt.

Dieses 15 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Features

- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
- Bietet 15 cm Kabellänge

Hardware	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Leitern	7
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - SATA (7-polig, Daten) Steckdose
	Steckverbinder B	1 - SATA (7-polig, Daten) Steckdose
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	26 AWG
	Farbe	Rot
	Kabellänge	6 in [152.4 mm]
	Produktgewicht	0.3 oz [7.2 g]
	Produktlänge	6 in [152.4 mm]
	Steckverbinderart	Nicht einrastend
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.3 oz [9.9 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 15-cm-SATA Serielles ATA-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.